 



品番：EA986MN-5

品名：250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

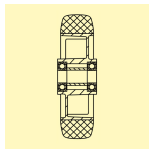

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

### 仕様

車輪径×幅	250×50mm	軸径	25mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で不可容量が減少)
耐荷重	850kg(4km/h)	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

- 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています
- 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
- 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
- 耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.