 

 


品番：EA986MP-100

品名：100x40mm 車輪(ポ`イウレタンタイヤ・アルミリム・ベ`アリング)

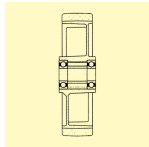

販売価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
カタログ価格	9,250円(税抜) / 10,175円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/03 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅	100×40mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で負荷容量が減少)
耐荷重	350kg(4km/h)	タイヤ硬度	92ショアA
重量	0.4kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

黄色のタイヤで、跡が残りづらく染みになりません。

高い耐摩耗性

サイズによってホイールの形状は異なります。

