


品番：EA986MP-125

品名：125x54mm 車輪(ホ`リウレタンタイヤ・アルミリム・ハ`アリング)

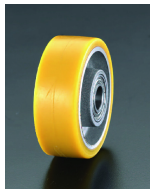

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

**耐荷重**  
550kg

Rolling resistance(転抵抗)  
■ ■ ■ Very good  
 Operating noise(静音性)  
■ ■ ■ Good  
 Floor surface preservation(床面保護)  
■ ■ ■ Good

**ボールベアリング**

ボールベアリングは高速度、ハイスピードでの使用に耐えられます。且に衝撃に耐える必要とする場合、インナーリングを取り付けます。

スチールボールは、内、外レースの間に潤滑し、磨耗が非常に少なく、ロングライフが保証されています。

**ポリウレタン車輪**

製造・使用に際して、製品の温度変化が少ない、耐摩耗性、耐衝撃性を確保しています。

【ポリウレタン車輪シリーズ特長】

- Phlan 軽量化設計、重量軽減、衝撃に耐える構造
- Bestthane® 耐摩耗性、耐衝撃性、耐熱性を確保
- Phlan Softmax® 軽量化設計、走行性
- Phlan 軽量化設計、重量軽減、衝撃に耐える構造
- Phlan 軽量化設計、重量軽減、衝撃に耐える構造

品名	EA986MP-125
規格	125x54mm
材質	ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ボールベアリング
重量	577g
耐荷重	550kg
耐熱温度	-20~70℃
硬度	92 ショアA
転抵抗	B
騒音	D
静音性	Good
床面保護	Good

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	550 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	577
材質	タイヤ: ポリウレタン リム: アルミダイカスト		

ボールベアリング

サイズによってホイールの形状は異なります。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.