 



品番：EA986MP-200

品名：200x50mm 車輪(ホ<sup>®</sup>リウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)



販売価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/03 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

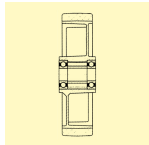

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

### 仕様

車輪径×幅	200×50mm	軸径	20mm
軸幅	60mm	耐熱温度	-20~70℃(40℃以上で負荷容量が減少)
耐荷重	800kg(4km/h)	タイヤ硬度	92ショアA
重量	1.5kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

黄色のタイヤで、跡が残りづらく染みになりません。

高い耐摩耗性

サイズによってホイールの形状は異なります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.