
品番: EA986N-125

品名:125mm キャスター(固定金具・スティール車輪)

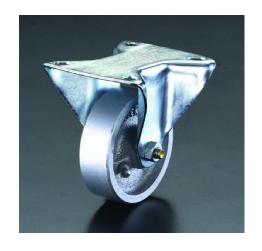

販売価格	8,950円(税抜)/9,845円(税込)					
カタログ価 格	8,950円(税抜)/9,845円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/12 02:10現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1744ページ					















グリスニップル付車輪

仕様

工业客			
仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×35
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	200 (4 km/h)
耐熱温度	-100℃~600℃	重量(g)	1,940
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:鋳鉄		
プレート取付け型			
車輪はねずみ鋳鉄(FC材)	製、シルバー塗装		

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

株式会社エスコ