


品番：EA986NA-100

品名：100mm キャスター(自在金具・スチール車輪)



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 05:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

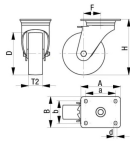

グリスニップル付車輪

仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	100×35mm
全高	125mm	偏心(オフセット)	36mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	タイヤ硬度	180~220HB
耐荷重	200kg(4km/h)	重量	1.5kg
耐熱温度	-25℃~70℃	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:鋳鉄

切粉やガラス片、鋭利なゴミが床に落ちていても、車輪に刺さらず進めます。

ゴムや樹脂製車輪に比べて経年劣化がほぼなく、耐摩耗性と非常に優れた転がり抵抗の軽さを実現しています。

適切な給油を行うことで長期にわたり安定した走行性能を維持します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装

プレート取付け型

中荷重タイプ

プレーンベアリング

グリスニップル付車輪

※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。硬質なコンクリートや鉄板・レール上でのご使用を推奨します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.