



品番：EA986NN-125

品名：125mm キャスター(自在金具・スチール車輪)

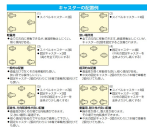

販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 04:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

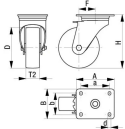

衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	125×55mm
全高	170mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20~120℃	タイヤ硬度	190~230HB
耐荷重	900kg(4km/h)	重量	7kg
材質	金具:スチール スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドスチール		

車輪幅がワイドなので、路面への接地面積が増え、より安定した走行と荷重分散を実現します。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

自在旋回部内にもボールベアリング付き

取付け金具は頑丈なプレス鋼板製

ボールベアリング

プレート取付け型

重荷重タイプ

※塗装床やタイルなどのデリケートな床面では、床を傷つける恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.