 
 



品番：EA986NV-1100

品名：100mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 50,000円(税抜) / 55,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/22 13:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1696ページ | | |

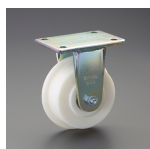

キャストナイロン
一般的キャストナイロンに比べて、耐荷重・圧力強
さ・寿命・耐食性に優れており、軸が腐
蝕がほとんどありません。



EA986NV-1100



カタログ訂正 26/06/16 ●車輪幅 誤:36mm 正:46mm (NO.57 963)

仕様

| | | | |
|--------|--|---------|-----------|
| 仕様 | 固定車輪 | 車輪径×幅 | 100×46mm |
| 走行幅 | 36mm | フランジ位置 | 13mm |
| 全高 | 157mm | 取付穴径 | 11mm |
| 取付穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度 | -20~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 80ショアD |
| 耐荷重 | 600(4km/h) | 重量 | 2.4kg |
| 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、 六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン | | |

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

圧縮鑄造の頑丈なナイロン製つば付き車輪

重荷重タイプ

| |
|----------|
| ボールベアリング |
| プレート取付け型 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.