

品番：EA986NV-1125


品名：125mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)



販売価格	54,500円(税抜) / 59,950円(税込)		
カタログ価格	54,500円(税抜) / 59,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/06 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



キャストナイロン  
一般的ナイロンに比べて、耐荷重・圧力強  
度・寿命・熱安定性に優れており、軸の  
磨耗が非常に少なくなっています。

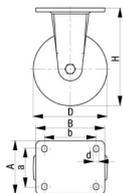

寸法 種別 軸径  
A D A



耐荷重  
750kg



耐荷重  
750kg



### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×36
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	750
耐熱温度	-20~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン
重量(kg)	2.65	タイヤ硬度	80ショアD

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造

圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。

プレート取付け型

重荷重タイプ

ボールベアリング

T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm

A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.