 
 



品番 : EA986NV-1150

品名 : 150mm キャスター(ナイロン車輪・レール用)



販売価格	72,100円(税抜) / 79,310円(税込)		
カタログ価格	72,100円(税抜) / 79,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

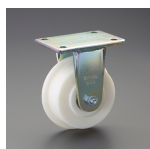

キャストナイロン
一般的キャストナイロンに比べて、耐荷重・圧力強
弱・寿命・熱伝導性・薬品にあり、軸が少
す・摩擦が少なく、静かです。

一般的キャストナイロンに比べて、耐荷重・圧力強
弱・寿命・熱伝導性・薬品にあり、軸が少
す・摩擦が少なく、静かです。



カタログ訂正 26/06/16 ●車輪幅 誤:36mm 正:46mm (NO.57 963)

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	150×46mm
走行幅	36mm	フランジ位置	13mm
全高	200mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20~80℃(35℃以上では負荷容量 が減少します。)	タイヤ硬度	80ショアD
耐荷重	900(4km/h)	重量	3.1kg
材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、イエロークロメート処理、 六価クロムフリー) 車輪:キャストナイロン		

取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

圧縮鑄造の頑丈なナイロン製つば付き車輪

重荷重タイプ

ボールベアリング
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.