 
 


品番：EA986PF-14


品名：50mm キャスター(自在金具付)



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/25 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1677ページ		



平台車

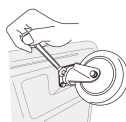

## 仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-50R
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	無し	車輪径×幅	φ50×20mm
全高	65mm	取付方法	プレート式
取付座	59×47mm	取付寸法	46×35mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	16mm
旋回半径	42mm	耐荷重	30kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ゴム	重量	140g

平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.