


品番：EA986PF-70

品名：50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

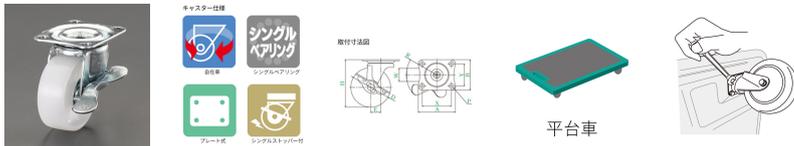

販売価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
カタログ価格	595円(税抜) / 655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/12 02:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1728ページ		



仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-50NS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ50×21mm
全高	65mm	取付方法	プレート式
取付座	59×47mm	取付寸法	46×35mm
取付穴径	6.5mm	偏芯	16mm
旋回半径	50mm	耐荷重	38.8kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン	重量	135g

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

