 
 


品番：EA986PF-72


品名：75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	805円(税抜)／ 886円(税込)		
カタログ価格	805円(税抜)／886円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/13 15:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		



平台車

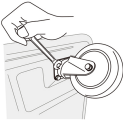

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	G-75NS
キャスター	自在車	本体ベアリング	シングルベアリング
ストッパー	シングルストッパー	車輪径×幅	φ 75×25mm
全高	90mm	取付方法	プレート式
取付座	70×58mm	取付寸法	55×42mm
取付穴径	8.8mm	偏芯	21mm
旋回半径	59mm	耐荷重	66.3kg
材質	金具・取付部:スチール 車輪・ホイル:ナイロン	重量	284g

平台車、複写機、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター(ストッパー付)

軽量で耐薬品性、耐蝕性、耐摩耗性に優れたナイロン車。
柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

旋回部にスラストベアリングが一段構造で使用されている、コスト面重視のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

