



品番：EA986PF-82

品名：32mm キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

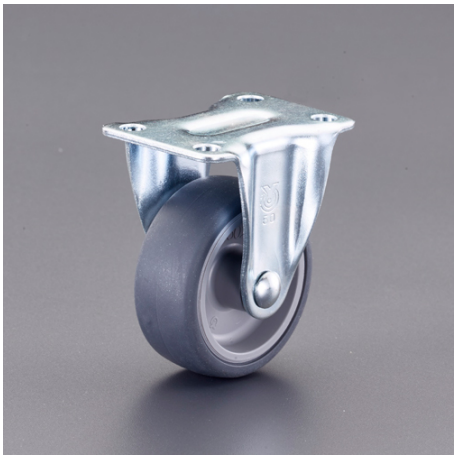

販売価格	130円(税抜)／ 143円(税込)		
カタログ価格	130円(税抜)／143円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/16 21:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1679ページ		

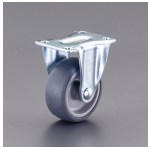

キャスター仕様



固定車

 
 


プレート式


エラストマー車輪

① ソフトな素材で、衝撃吸収性に優れています。
② 滑り止めの効果があり、安定した走行が可能です。
③ 耐熱性に優れ、高温環境にも適しています。

取付寸法図



平台車

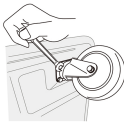

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GR-32EL
キャスター	固定車	ストッパー	無し
車輪径×幅	φ32×14mm	全高	42mm
取付方法	プレート式	取付座	36×20mm
取付寸法	29mm	取付穴径	4.2mm
耐荷重	12.2kg	材質	金具・取付部:スチール 車輪:エラストマー ホイル:PP
重量	35g		
平台車、家具などに最適な、軽荷重向けキャスター			
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.