


品番 : EA986PJ-4

品名 : 125mm 段差乗り越えキャスター-2個(△-△ 108x108mm)



販売価格	48,100円(税抜)／52,910円(税込)		
カタログ価格	48,100円(税抜)／52,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 18:06現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	1733ページ		

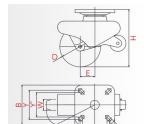

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	BPT125RHKP2SF-DD8080
キャスター	自在車	本体ペアリング	ラジアルペアリング
ストッパー	無し	ホイールペアリング	ラジアルペアリング
車輪径×幅	φ125×34mm (副輪: φ50×28mm)	全高	177mm
取付方法	プレート式	取付座	108×108mm
取付寸法	82×82mm(75×75mm)	取付穴径	11mm
偏芯	45mm	旋回半径	115mm
耐荷重	102kgf	材質	金具:スチール 取付部:PA6/GF 車輪:ゴム ホイール:ナイロン リンクカム:スチール
重量	2000g	入数	2個

D-Drive(段差乗り越え機能)搭載。 段差を乗り越えるキャスター

段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。

手押し台車、ロールボックスパレットなどに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.