



品番 : EA986PN-12

品名 : 100mm キャスター(固定金具付)

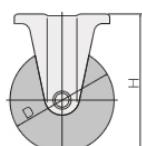

販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 05:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		

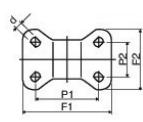

## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WK-100RB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	100×35mm
全高	144mm	耐荷重	130kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	80×45mm
プレートサイズ	116×79mm	耐熱温度	-20°C~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	重量	0.9kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ペアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.