
 


品番：EA986PN-13

品名：130mm キャスター(固定金具付)

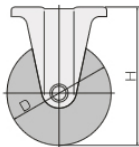

販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/07/08 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



★キャスター-使用上の注意★
1. 本キャスターは、水平面上での使用を前提として設計されています。
2. 傾斜面上での使用は、転倒の危険があります。
3. 本キャスターは、衝撃や急激な停止に耐えるよう設計されていますが、過度の衝撃は避けてください。
4. 本キャスターは、高温・低温環境での使用に適していません。
5. 本キャスターは、油・溶剤・酸・アルカリなどに接触しないようにしてください。
6. 本キャスターは、定期的な点検とメンテナンスが必要です。
7. 本キャスターは、安全に使用するために、必ず取扱説明書をお読みください。

★キャスター-取付位置★
T = E + 2
T = n × S



★キャスター-取付位置★
T = E + 2
T = n × S

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-130RB
仕様	固定ストッパー無	車輪径×幅	130×38mm
全高	177mm	耐荷重	180kg
穴径	11mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	138×93mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	重量	1.5kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.