


品番 : EA986PN-201

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
カタログ価格	4,440円(税抜) / 4,884円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		

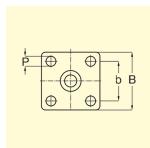

仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SMJ-150RB-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×38
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	160
耐熱温度	-5°C~60°C	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
穴径	11mm	取付ピッチ	75×75mm
プレートサイズ	102×102mm	重量(g)	1730
ペアリング入り			
弹性のあるゴム車			
車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.