


品番：EA986PN-203

品名：150mm キャスター(自在固定切替・左ペダル)



販売価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
カタログ価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/08 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1683ページ		

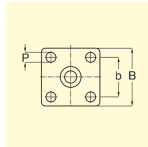

カタログ訂正 25/03/24 ストッパーはついていません (NO56.57 1012)

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SMJ-150RB-KL
仕様	自在固定切替(左) ストッパー無	車輪径×幅	150×38mm
全高	190mm	耐荷重	160kg
耐熱温度	-5°C~60°C	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
穴径	11mm	取付ピッチ	75×75mm
プレートサイズ	102×102mm	ペダル色	黄
重量	1830g		

ベアリング入り

弾性のあるゴム車

ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマリ込み自在車を固定車に変えて使用可能。

台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.