
 


品番 : EA986PN-27

品名 : 100mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)

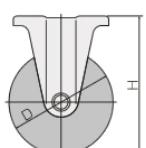

販売価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
カタログ価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 03:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		



耐荷重  
130kg



## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	WK-100RB-SL
仕様	固定ストッパー付(左)	車輪径×幅(mm)	100×35
全高(mm)	144	耐荷重(kg)	130
穴径(d)	10.5mm	P1×P2	80×45mm
F1×F2	116×79mm	耐熱温度	-20~80°C
使用温度範囲	-5°C~60°C	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
重量(g)	1030	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。		

ペアリング入り

弾性のあるゴム車付きです。

車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.