 




品番：EA986PN-321

品名：75mm キャスター-(自在金具/Wストップ°-/高導電)

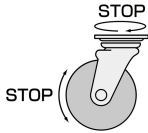

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,490円(税抜) / 2,739円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,490円(税抜) / 2,739円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/07/08 09:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1680ページ | | |

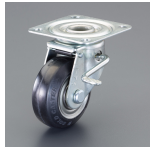

仕様

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------|-------------|
| メーカー | 東正車輛 (TOSEI) | 型番 | WJ-75RBE-WS |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 75×32 |
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 70 |
| 穴径(d) | 9.5mm | 取付ピッチ(P1×P2) | 63×63mm |
| プレートサイズ(F1×F2) | 82×82mm | 耐熱温度 | -5~60°C |
| 材質 | 金具:スチール 車輪:導電ゴム | 軸径 | 10mm |
| 偏心(E) | 28mm | | |

ベアリング入り

ダブルストッパー付

中荷重

ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に幅広く採用されている汎用タイプ。

静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。

電気抵抗値: $1 \times 10^3 \Omega$ 以下の圧倒的な導電性

優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。

静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.