 



品番：EA986PN-333

品名：100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/14 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		

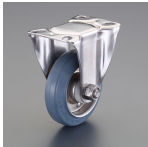

#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SUS-SK-100R
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	132	耐荷重(kg)	120
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2 (P1'×P2'))	80×45(90×50)mm
プレートサイズ(F1×F2)	110×77mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	12mm

ベアリング無し

中軽荷重

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。

水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.