 



品番：EA986PN-334

品名：125mm キャスター(ゴム車/固定/ステンス製)



販売価格	7,350円(税抜) / 8,085円(税込)		
カタログ価格	7,350円(税抜) / 8,085円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/08 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1682ページ		

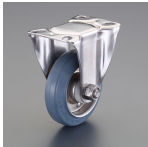

#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SUS-SK-125R
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×38
全高(mm)	168	耐荷重(kg)	150
穴径(d)	11mm	取付ピッチ(P1×P2 (P1'×P2'))	100×53(112×56)mm
プレートサイズ(F1×F2)	140×93mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:ステンレス 車輪:ゴム	軸径	12mm

ベアリング無し

中軽荷重

耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。

水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.