



品番：EA986PN-34

品名：150mm キャスター(自在金具付)

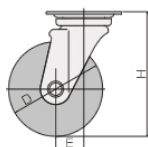

販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/07/17 11:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1731ページ		

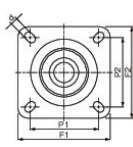

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-150RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	150×45mm
全高	198mm	耐荷重	200kg
穴径	11mm	取付ピッチ	90×90mm
プレートサイズ	120×120mm	耐熱温度	-20℃~80℃
材質	金具:スチール、車輪:ゴム	偏心	45mm
重量	2.3kg	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

