


品番：EA986PN-421

品名：150mm 牽引用キャスト-(固定/軽量)



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

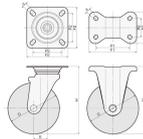

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	VK-150RAB
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	150×35.5
全高(mm)	198	耐荷重(kg)	250
穴径(d)	φ11mm	取付ピッチ(P1×P2)	100×56mm
プレートサイズ(F1×F2)	138×93mm	耐熱温度	-5~60℃
材質	金具:スチール 車輪:ゴム		

ベアリング入り

丈夫で軽い高張力鋼板キャスト。牽引用として使用されています。

金具本体への高張力鋼板採用により、金具板厚を削減。自重の軽量化と耐荷重性能の維持を実現しました。

専用車輪として効率的に熱を拡散する特性を持つアルミダイカスト製ホイール、特注品のラジアルベアリングを採用し、耐久性と軽量化を実現しました。

EA986PN-34から30%軽量化しました。

金具旋回部の上皿、下皿の負担を減らすため、鋼球が接する部品に熱処理を行い耐久性を向上させました。

金具旋回部の摩擦を軽減することで牽引用としての使用も可能になりました。

EA986PN-31シリーズから耐久性を向上したことで交換サイクルが長くなり購入予算の削減を可能としました。

【高張力鋼板とは】

一般の鋼材と比べ引張強度が高く、薄い板厚で従来品以上の剛性を確保可能。軽量化が容易なため自動車業界などに多く使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.