
 


品番：EA986PN-61

品名：75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

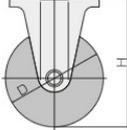

販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/09/05 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1732ページ		



#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WK-75UB-SR
仕様	固定ストッパー付(右)	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	耐荷重	120kg
穴径	9.5mm	取付ピッチ	63×40mm
プレートサイズ	95×72mm	耐熱温度	-15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	0.5kg
用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など	注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。

ベアリング入り

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.