



品番：EA986PN-82

品名：100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

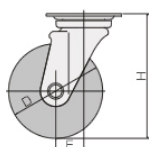

販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/14 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		

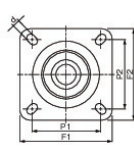

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-100UB-WSR
仕様	自在ストッパー付(右)	車輪径×幅	100×32mm
全高	144mm	耐荷重	180kg
穴径	10.5mm	取付ピッチ	71×71mm
プレートサイズ	95×95mm	耐熱温度	-15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	1.2kg
偏心	35mm	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.