



品番：EA986PN-83

品名：130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

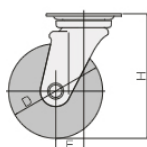

販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/08 10:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		

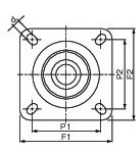

#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	WJ-130UB-WSR
仕様	自在ストッパー付(右)	車輪径×幅	130×36mm
全高	177mm	耐荷重	250kg
穴径	11mm	取付ピッチ	80×80mm
プレートサイズ	108×108mm	耐熱温度	-15℃~70℃
材質	金具:スチール、車輪:ウレタン	重量	2.1kg
偏心	40mm	用途	ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など
注意事項	キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。		

ベアリング入り

ダブルストッパー:車輪の回転と金具の回転を同時に止めます。

重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。

安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.