

 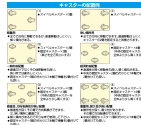


品番 : EA986PP-1

品名 : 65mm キャスター(固定金具)

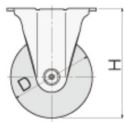

販売価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜) / 781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



カタログ訂正

26/03/26 ●カタログ掲載画像 車輪センター部 誤:スチール 正:ゴム (NO.57 963)

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SK-65R
仕様	固定	車輪径×幅	65×25mm
耐荷重	50kg	穴径(d)	8.8mm
P1×P2(P1'×P2')	55×28mm	F1×F2	70×47mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	85mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.