 



品番 : EA986PP-13

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,680円(税抜) / 2,948円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,680円(税抜) / 2,948円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/02/17 06:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1680ページ | | |

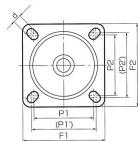

耐荷重
120kg

T = E + Z + S

キャスターの取扱い

キャスターの取扱い

キャスターの取扱い

仕様

| | | | |
|----------------|----------------|-------|----------------------------|
| メーカー | 東正車輪(TOSEI) | 型番 | SJ-100RB |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 耐荷重 | 120kg | 穴径(d) | 12mm |
| P1×P2(P1'×P2') | 68×68(71×71)mm | F1×F2 | 90×90mm |
| 耐熱温度 | -20~80°C | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ゴム |
| 全高 | 132mm | 用途 | 電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など |
| ペアリング入り | | | |
| 中軽荷重用のキャスターです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.