



品番：EA986PP-14

品名：125mm キャスター(自在金具)

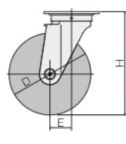

販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/10 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

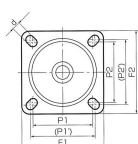

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-125RB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×38mm
耐荷重	150kg	穴径(d)	12mm
P1×P2(P1'×P2')	75×75(80×80)mm	F1×F2	102×102mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具: スチール、 車輪: ゴム
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ベアリング入り			
中軽荷重用のキャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.