 



品番 : EA986PP-25

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 06:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

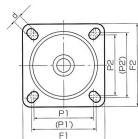

耐荷重  
160kg



160kg



160kg



160kg



160kg

## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SJ-150RB-S
仕様	自在ストッパー付	車輪径×幅	150×40mm
耐荷重	160kg	穴径(d)	12mm
P1×P2(P1'×P2')	75×75(80×80)mm	F1×F2	102×102mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具:スチール、車輪:ゴム
全高	190mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

ストッパー付

ペアリング入り

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.