 



品番：EA986PP-44

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		

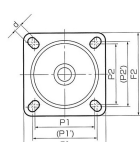

※キャスター-車輪の寸法
※車輪径×幅は、車輪の外径×幅を指します。
※穴径は、穴の中心間距離を指します。
※穴径は、穴の中心間距離を指します。
※穴径は、穴の中心間距離を指します。
※穴径は、穴の中心間距離を指します。

キャスター-車輪の寸法
T = C + 2
D = D + S



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-125UB
仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×38mm
全高	168mm	耐荷重	150kg
穴径(d)	12mm	P1×P2(P1'×P2')	75×75(80×80)mm
F1×F2	102×102mm	耐熱温度	-15~70℃
材質	金具: スチール、車輪: ウレタン		
ベアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.