 




品番：EA986PP-61

品名：75mm キャスター-(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)

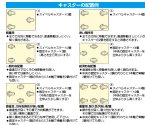

販売価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
カタログ価格	1,370円(税抜) / 1,507円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/10 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		

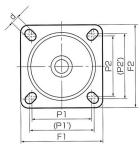

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SJ-75R-SR
仕様	自在ストッパー付(右/赤ポッチ)	車輪径×幅(mm)	75×25
耐荷重(kg)	60	穴径(d)	8.8mm
P1×P2(P1'×P2')	55×42mm	F1×F2	70×58mm
耐熱温度	-20~80℃	材質	金具: スチール、車輪: ゴム
全高(mm)	93	重量(g)	419
使用温度範囲	-5℃~60℃	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など

弾性のあるゴム車

中軽荷重用のキャスターです。

台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.