 



品番 : EA986PP-72

品名 : 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポーチ付)



販売価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜) / 2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/17 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		

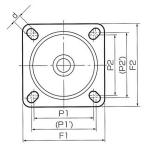

## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SJ-75UB-SL
仕様	自在ストッパー付(左/黒ポーチ)	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	93	耐荷重(kg)	80
穴径(d)	8.8mm	P1×P2(P1'×P2')	55×42mm
F1×F2	70×58mm	耐熱温度	-15~70°C
使用温度範囲	-5°C~60°C	材質	金具:スチール、車輪:ウレタン
重量(g)	420		

ペアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

台車の外側にペダルが来るようシングルレストッパーが左側に付いています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.