 



品番：EA986PT-282

品名：130mm キャスター(自在金具付)



販売価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜)／14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		

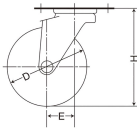

仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-130VUH
仕様	自在ストッパー無	車輪径(D)×幅	130×50mm
耐荷重(kg)	500	取付高(H)	177mm
穴径(P)	11mm	取付ピッチ(A×B)	80×80mm
プレートサイズ(X×Y)	108×108mm	偏心(E)	40mm
材質	金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 車輪:ウレタン(B入)	重量	3.03kg
重荷重用			
搬送パレット、半導体製造装置、各種設備、機械等			
ベアリング入			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.