


品番 : EA986PT-291

品名 : 100mm キャスター(固定金具付)



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1684ページ		

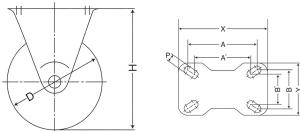

仕様

メーカー	ナンシン	型番	SKH-100VUH
仕様	固定	車輪径(D)×幅	100×50mm
耐荷重(kg)	350	取付高(H)	144mm
穴径(P)	11mm	取付ピッチ(A×B)・(A'×B')	108×55mm・(98×49mm)
プレートサイズ(X×Y)	137×86mm	材質	金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 車輪:ウレタン(B入)
重量	1.42kg		

重荷重用

搬送パレット、半導体製造装置、各種設備、機械等

ベアリング入

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.