


品番：EA986PT-541

品名：65mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/12 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1730ページ		

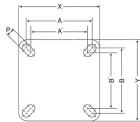

#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-65GNU
材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン	仕様	自在ストッパー無
サイズ(mm)	車輪径:65 幅:25 全高:85	入数	1
耐荷重(kg)	70	用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドリー台車等の搬送機器。
穴径(P)	8.8mm	X×Y	70×58mm
A×B(A'×B')	55×42mm		

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。

エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.