


品番 : EA986PT-543

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 03:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		

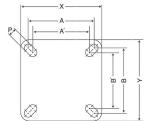

仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-STC-100GNU
仕様	自在ストッパー無	材質	金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)
用途	食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。	入数	1
サイズ(mm)	車輪径:100 幅:30 全高:130	耐荷重(kg)	120
穴径(P)	10.5mm	X×Y	90×90mm
A×B(A'×B')	71×71(68×68)mm		
オールステンレスの金具を使ったキャスターです。鋳を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。			
エラストマー車輪は耐水性、耐薬品性、対候性に優れ、ソフトにスムーズに走行する特徴があります。			
ペアリング入り			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.