


品番 : EA986PT-544

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜)／11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜)／11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/17 05:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1681ページ | | |

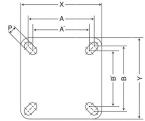

仕様

| | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SU-STC-125GNU |
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 材質 | 金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入) |
| 用途 | 食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 | 入数 | 1 |
| サイズ(mm) | 車輪径:125 幅:30 全高:165 | 耐荷重(kg) | 150 |
| 穴径(P) | 11.0mm | XXY | 102×102mm |
| A×B(A'×B') | 80×80(75×75)mm | | |
| ペアリング入り | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.