


品番 : EA986PT-814

品名 : 100mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/02/17 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1678ページ		

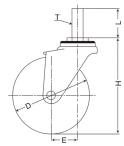

#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	SU-SM-100NM S-2
仕様	自在ストッパー付	サイズ(mm)	車輪径(D)×幅:100×25 取付高(H):123 ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
材質	金具:ステンレス、車輪:ナイロン	耐荷重(kg)	65
ステム長(L)	25mm	偏心(E)	33mm

#### 代替品

	品番 EA986TE-17 コメント ウレタンエラストマー製
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.