


品番：EA986PX-65

品名：65mm キャスター-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)



販売価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
カタログ価格	6,960円(税抜) / 7,656円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/08/06 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1733ページ		

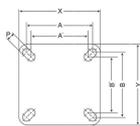

仕様

メーカー	ナンシン	型番	STH-65GNB S-12
仕様	自在ストッパー付	材質	金具: スチール、車輪: 強化ナイロン(ベアリング入)
耐熱温度	100℃	取付穴ピッチ	80×80mm
サイズ(mm)	車輪径×幅: 65×45 全高: 92	穴径(P)	11.0mm
X×Y	104×119mm	A×B(A'×B')	80×80(78×78)mm
耐荷重	600kg		
ベアリング入			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.