


品番：EA986PY-2

品名：92.5mm ブレーキストッパー

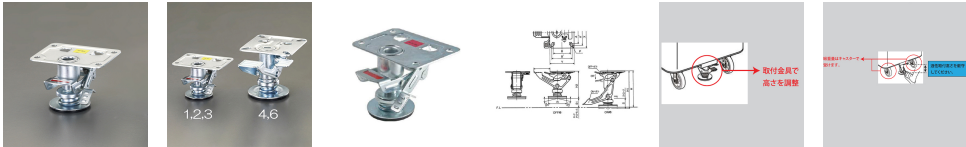

販売価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)			
カタログ価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)			
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 09:05現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1696ページ			



仕様

メーカー	ナンシン	型番	NR-2CH
適正取付高さ	92.5mm	ON高さ	97.5mm
OFF高さ	82.5mm	ストローク	15mm
ロードクリアランス	10mm	取付ピッチ	100×56mm
プレートサイズ	118×82mm	フットプレート径	60mm
取付穴径	8.8mm	ペダル長	23mm
押し圧力	約20daN	材質	スチール

適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。

スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず一定の力で確実に路面をグリップ。ロック・リリースの際、製品にショックを与えません。

台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受けます。

キャスターがどの位置にあっても、ストッパーの操作ペダルを探す必要がありません。

ロックペダルと解除ペダルが別々で、簡単操作。

【ご使用のチェックポイント】

- 適正取り付け高さ(H)を厳守して下さい。
- ・適正取付高さ<キャスター取付高さ⇒ブレーキストッパー側の取付高さを調節してください。

・適正取付高さ＞キャスター取付高さ⇒キャスター側の取付高さを調節してください。

●本体を持ち上げる目的でのご使用はおやめ下さい。

●総荷重(本体重量+積載重量)はキャスターで受けます。

※「適正取付高さ」…「ON高さ(ロックをかけた時の高さ)」から、スプリングクッションの縮み代(約5mm)を差し引いた高さです。

※「押し圧力」…スプリングクッションが床を押し付ける強さです。

代替品



品番 EA986PY-1

コメント 高さが違います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.