


品番：EA986RA-308

品名：80mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)



販売価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
カタログ価格	3,840円(税抜) / 4,224円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		

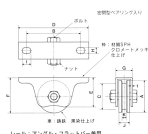

### 仕様

メーカー	ヤボシ	型番	K80H
戸車形状	V・コ兼用型	車輪径×幅	80×24mm
取付高	88mm	フレームサイズ	170×36×73(H)mm
取付穴ピッチ	140mm	取付穴径	16×11mm
耐荷重	300kg(2個使用時)	使用ボルト	M16×50
材質	車: 鋳鉄(ベアリング入) 枠: 鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ	入数	1個

門扉、台車などの重量用のV・コ兼用型戸車(枠付き)で、アングル・フラットバー(レール)に使用できます。

密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。

※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.