


品番：EA986RA-60

品名：60mm 戸車(重量用・V型・スチール製)



販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		

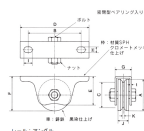

#### 仕様

メーカー	ヤボシ	型番	K60V
戸車形状	V型	車輪径×幅	60×20mm
取付高	65mm	フレームサイズ	130×31.4×54(H)mm
取付穴ピッチ	100mm	取付穴径	16×11mm
耐荷重	220kg(2個使用時)	使用ボルト	1/2×45
材質	車: 鋳鉄(ベアリング入) 枠: 鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ	入数	1個

門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。

密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。

※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.