


品番 : EA986RA-60

品名 : 60mm 戸車(重量用・V型・スチール製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/17 04:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1702ページ | | |

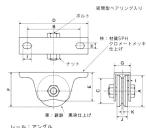

仕様

| | | | |
|--------|---|---------|------------------|
| メーカー | ヤボシ | 型番 | K60V |
| 戸車形状 | V型 | 車輪径×幅 | 60×20mm |
| 取付高 | 65mm | フレームサイズ | 130×31.4×54(H)mm |
| 取付穴ピッチ | 100mm | 取付穴径 | 16×11mm |
| 耐荷重 | 220kg(2個使用時) | 使用ボルト | 1/2×45 |
| 材質 | 車: 鋳鉄(ベアリング入) 枠: 鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ | 入数 | 1個 |

門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。

密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。

※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.