

品番：EA986RB-50

品名：50mm/ 200kg 戸車(重量用・ステンス製)


 


販売価格	8,670円(税抜)／9,537円(税込)		
カタログ価格	8,670円(税抜)／9,537円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 02:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		



品番	材質	寸法	重量	耐荷重
EA986RB-50	SUS303	110x50x26	385g	200kg

品番	材質	寸法	重量	耐荷重
EA986RB-50	SUS303	110x50x26	385g	200kg

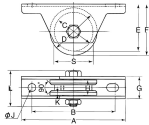

仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	JBS-0506
材質	車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304)	枠厚	2.6～3mm
VH兼用型	アングルレールフラットレール両用	耐荷重	200kg(2個)
サイズA(mm)	110	サイズB(mm)	88
サイズD(mm)	50	サイズF(mm)	54
サイズG(mm)	26	重量	385g
用途	門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 etc.		
1個価格			
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。ステンレススナップリング使用の為、ベアリングが交換できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.