



品番：EA986RF-11

品名：戸車(V型・調整型/2個)

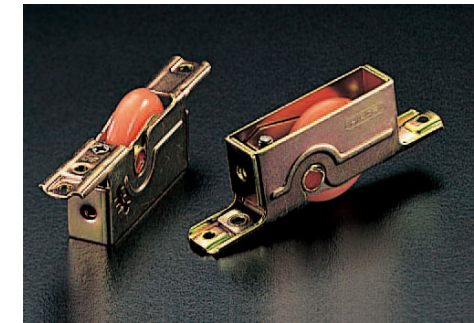

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,090円(税抜)／1,199円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,090円(税抜)／1,199円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 64 (2025/05/12 08:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1753ページ                       |      |   |

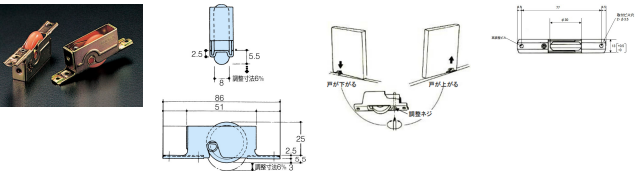

仕様

|                                                                               |                                |     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 車の材質                                                                          | ウレタン樹脂                         | 軸受  | Duメタル                    |
| 掘込みサイズ                                                                        | 長さ:51mm、<br>幅:14mm、<br>深さ:26mm | 耐荷重 | 15kg(2個)                 |
| 入数                                                                            | 2個                             | 用途  | (消音用)一般室内建具、公共住宅、病院、共同住宅 |
| 車高調整付(調整方向:下側)6mm                                                             |                                |     |                          |
| 完全防壁構造(車軸:ベアリング仕様)                                                            |                                |     |                          |
| M型フレーム構造                                                                      |                                |     |                          |
| アルミサッシにも適合                                                                    |                                |     |                          |
| 戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合<br>戸を外して、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回して下さい。 |                                |     |                          |