


品番：EA986RH-1

品名：30mm 戸車(平型/ポリアセタール樹脂車/ステンス枠)

 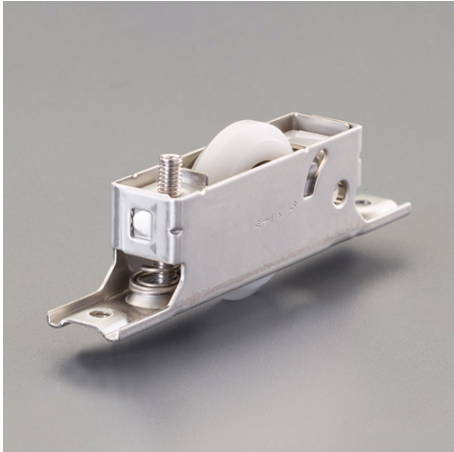


販売価格	870円(税抜)／ 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜)／957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/11 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1704ページ		



品番	車径	車材質	枠材質	調整可能高さ	耐荷重	掘込みサイズ
EA986RH-1	30mm	ポリアセタール樹脂	SUS304	6mm	40kg	長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm

品番	車径	車材質	枠材質	調整可能高さ	耐荷重	掘込みサイズ
EA986RH-1	30mm	ポリアセタール樹脂	SUS304	6mm	40kg	長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm



仕様

材質	車:ポリアセタール樹脂、枠:SUS304	サイズ	86(W)×20(D)×14.6(H)mm
車輪径	φ 30mm	耐荷重(2個)	40kg
上下調整可能高さ	6mm	掘込みサイズ	長さ:55mm、幅:14.6mm、深さ:17.5mm
車高調整付(調整方向:上下)±3mm			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.