


品番 : EA986RH-13

品名 : 33mm 戸車(A型・ホ°リアセタル樹脂車・ステンス枠)

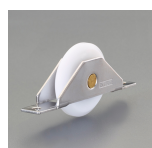

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| カタログ価格 | 450円(税抜) / 495円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/04/10 09:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1704ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|---------|------|
| サイズ(mm) | L:70 P:57 D:φ33 D1:8 W: 17 W1:14 t:1.5 | 耐荷重(2個) | 40kg |
| 材質 | 車:ポリアセタル樹脂 枠:ステンレス(SUS304) | | |
| A型(Vレール用) | | | |
| ベアリング入り | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.